

Desde Equipos de Uso Domiciliar... hasta Equipos de Uso Rudo Industrial

Equipos diseñados para satisfacer todas sus necesidades de protección y seccionamiento



Equipo Tipo Pedestal PMH/PME

- Económico
- Se ofrece en 47 configuraciones
- La eficacia de los componentes del fusible y los del seccionador ha sido comprobada según estándares de la industria
- Su construcción es sorprendentemente resistente
- Es posible enlistarlo en la CSA

La Familia de Equipos con Gabinete Metálico Tipo Metal Enclosed de S&C ofrece la variedad más completa de la industria. Existe una categoría de productos para satisfacer a casi cualquier aplicación o requisito económico. Hay equipos de uso en interiores y de uso en exteriores...con conexión frontal o sin conexión frontal . . . de operación manual, para transferencia de fuente, o con supervisión remota . . . con fusibles de potencia convencionales o con sofisticados interruptores de fallas controlados por microprocesadores— S&C tiene la respuesta a todas sus necesidades de seccionamiento y protección a media tensión.

Además, S&C también ofrece los servicios que usted necesita. Los ingenieros del departamento de Servicios para Sistemas de Energía de S&C le pueden proporcionar estudios de viabilidad para las aplicaciones y las actualizaciones de los equipos, estudios de cortocircuito y de coordinación para verificar que el equipo cumpla con los requisitos del sistema, estudios del flujo de la carga para moldear los circuitos del alimentador, y estudios de flameo por arcos. S&C también ofrece la realización de proyectos con instalaciones listas para usarse, administración de proyectos, mantenimiento preventivo, capacitación, y seminarios técnicos para brindarle aun más asistencia con respecto a sus necesidades de distribución de energía.

Para obtener detalles sobre la gama completa de los productos y servicios que ofrece S&C, visite nuestro sitio web, o bien, comuníquese con la Oficina de Ventas de S&C más cercana.



Tablero de Distribución Subterránea Vista® Estilo Sumergible™

- Sencillo, el operario no queda expuesto a la media tensión
- Certificado como resistente a los arcos
- Control de sobrecorrientes programable
- Las cuchillas y los interruptores integrales de conexión a tierra son visibles



Tablero de Distribución Modular PMX™ con Gabinete Metálico Tipo Metal Enclosed


- Ofrece el bajo costo de un equipo tipo pedestal y la flexibilidad de un tablero de distribución con gabinete metálico tipo Metal Enclosed
- Tamaño compacto
- De manera opcional, se ofrecen herramientas para mejorar la manipulación de los fusibles
- De manera opcional, el equipo se puede dividir en compartimientos

Tableros de Distribución con Gabinete Metálico Tipo Metal Enclosed

- Adaptable
- Se muestra la construcción resistente a los arcos
- Alternativa económica a los equipos con recubrimiento metálico
- Amplia gama de funciones y capacidades
- Es posible enlistarlo en la UL

Tablero de Distribución Sistema VI™

- Combina las características del Tablero de Distribución Vista y del Tablero de Distribución con Gabinete Metálico Tipo Metal Enclosed
- Diseño compacto y de bajo perfil
- Control de sobrecorrientes programable
- Se ofrece con o sin dispositivo de medición

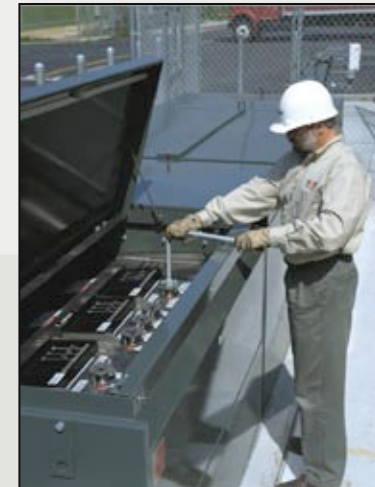

Tablero de Distribución Subterránea Vista® Estilo para Montaje en Bóveda

- Ofrece las mismas características que el tablero de distribución estilo sumergible
- Se ofrece tanto en la versión para bóveda húmeda como en la versión para bóveda seca

¿Necesita asistencia para elegir el equipo correcto para su aplicación?

Un programa de selección completo está disponible en el sitio web www.sandc.com/sgg

	Equipo Tipo Pedestal PMH	Equipo Tipo Pedestal PME	Tablero de Distribución Subterránea Vista®	Tablero de Distribución con Gabinete Metálico Tipo Metal Enclosed	Tablero de Distribución Modular PMX™	Interruptor Sistema VI™
Aplicación	Exteriores	Exteriores	Interiores/Exteriores	Interiores/Exteriores	Interiores/Exteriores	Interiores/Exteriores
Tensión Máx, kV	Hasta 27	Hasta 27	Hasta 38	Hasta 38	Hasta 27	Hasta 38
Cortocircuito, kA	Hasta 14	Hasta 14	Hasta 25	Hasta 40	Hasta 25	Hasta 25
Número Máx de Vías	4	4	6	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Terminaciones	Con conexión frontal	Sin conexión frontal	Sin conexión frontal	Con conexión frontal	Con o sin conexión frontal	Con o sin conexión frontal
Agente Aislador	Aire	Aire	SF ₆	Aire	Aire	SF ₆ /Aire
Dispositivos de Interrupción de Fallas	Fusibles de Potencia	Fusibles de Potencia	Interruptores de Falla Controlados por Microprocesadores	Fusibles de Potencia	Fusibles de Potencia	Interruptores de Falla Controlados por Microprocesadores
Apertura Visible	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Resistente a los Arcos	No	No	Si	Disponible	No	Disponible
Expansible	No	No	No	Si	Si	Si
Sumergible	No	No	Si	No	No	No

Todos los Tableros de Distribución con Gabinete Metálico Tipo Metal Enclosed de S&C cumplen con los requisitos de las normas ANSI y las normas NEC® o los superan.

www.sandc.com/sgg